

ELESA original design VC.308/309

2 Form

- A** mit geradem Schließriegel
B mit gekröpftem Schließriegel

3 Ausführung

- SL** abschließbar durch Linksdrehung
SR abschließbar durch Rechtsdrehung
OS ohne Schloss, Riegel 90° drehbar

1

| d ₁ | a ₁ Form A | a ₂ Form B | b | d ₂ | h ₁ | h ₂ | l ₁ ±0,5 Form A | l ₂ ±0,5 Form B |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 40 | 50 | 48 | 20 | 29 | 25 | 11 | 10 | 18 |

Ausführung

- Sterngriff
Kunststoff (Polypropylen PP)
- schwarz, matt
- temperaturbeständig bis 90 °C
- Riegel
Stahlblech, verzinkt
- Schlüssel
Messing, vernickelt
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt
bzw. Messing oder Edelstahl
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Auf Anfrage

- Verriegelungen mit gleichem Schloss
- Verriegelungen mit Zentralschlüssel

Hinweis

Verriegelungen GN 217 mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schlüssel sind nummeriert, es gibt 480 verschiedene Varianten.

Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Verriegelungen GN 115 (abschließbar)* → Seite 1079
- *Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)* → Seite 1076

Bestellbeispiel

1 2 3
GN 217-40-A-SR

1 d₁


2 Form

3 Ausführung




Konstruktions- und Montagehinweise

Ausführung SL



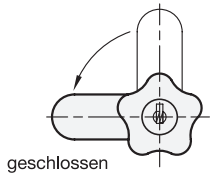


Ausführung SR

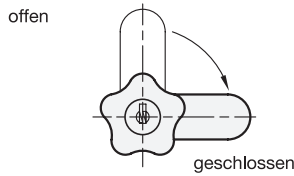

Konstruktionsbeispiele

mit Montagescheibe

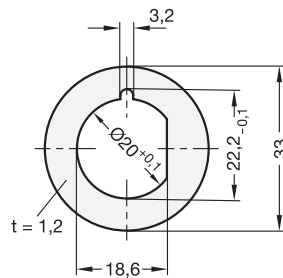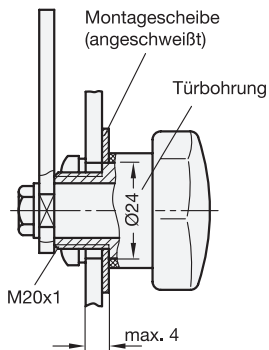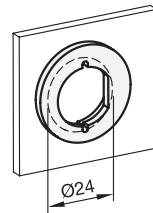

Aufnahmebohrung direkt eingearbeitet

