


3 Form

- AF** Scharnierflügel außenliegend
- AN** Scharnierflügel außenliegend, mit Führungssteg
- IF** Scharnierflügel innenliegend
- IN** Scharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg


4 Kennzeichen

- A** ohne Bohrungen
- C** mit Senkbohrungen


Form AF

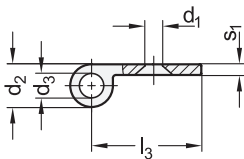


Form AN

 


Form IF

 

Form IN

 

Montagehinweis

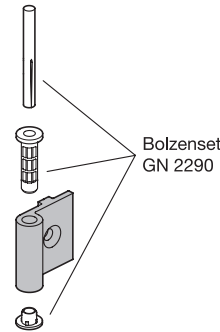

Bolzenset GN 2290

1 1 2

l ₁		l ₂		d ₁	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	n -0,3	s ₁	s ₂			
Form AF	Form AN	Form IF	Form IN						Form AF	Form IF								
43	50	40	80	250*	400*	6,6	14	8	36	43	20,4	27,5	50	50	150	8	3,5	6,5

*nur in den Formen AF / IF lieferbar

Ausführung

- Aluminium eloxiert naturfarben
- RoHS

EL

Zubehör

- Bolzensets GN 2290 → Seite 1316

Auf Anfrage

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

5

Hinweis

Scharnierflügel GN 2291 können zusammen mit Bolzensets GN 2290 zu individuellen Scharniervarianten kombiniert werden.

Ab einer Scharnierflügellänge von l₂ ≥ 250 mm können aufgrund der größeren Bohrungsabstände individuelle Längen durch Kürzen der Scharnierflügel realisiert werden.

siehe auch...

- Scharniere GN 2292 (mit Führungssteg) → Seite 1380
- Scharniere GN 2294 → Seite 1381
- Scharniere GN 2295 (dreiteilig) → Seite 1314 / 1315

Bestellbeispiel

1	l ₁
2	l ₂
3	Form
4	Kennzeichen
5	Oberfläche

GN 2291-43-80-AF-A-EL