


Anwendungsbeispiel

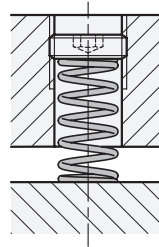

- 2 Form**
- A** ohne Gewindebeschichtung
 - PRB** mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)



d		h	sw
GN 252	GN 252.5		
M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	10	6
M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	10	8
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	12	10
M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	12	14
M 27 x 1,5	M 27 x 1,5	12	14
M 30 x 1,5	-	12	17
M 33 x 1,5	-	12	17

Ausführung

- **GN 252**
Stahl
- Festigkeitsklasse 5.8
- brüniert
- **GN 252.5**
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Festigkeitswerte von Schrauben*
→ Seite 1874
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

Bei der Gewindegewissung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlußsschraube entgegengewirkt.

siehe auch...

- *Verschlußsschrauben GN 749 (mit Gummi-Dichtung)* → Seite 1400
- *Verschlußsschrauben DIN 906 (mit kegeligem Gewinde)* → Seite 1401
- *Verschlußsschrauben DIN 908* → Seite 1402
- *Gewindegewissung PRB* → Seite 1890

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 252-M24x1,5-A

- 1 d
- 2 Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 252.5-M16x1,5-PRB

- 1 d
- 2 Form

