
 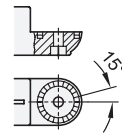

 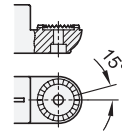


Form OZ

Form AV




2 Form

- OZ ohne Zentrieransatz (glatt)
- MZ mit Zentrieransatz
- AV mit Außenverzahnung
- IV mit Innenverzahnung

3 Kennziffer

- 2 mit Edelstahl-Klemmschraube DIN 912

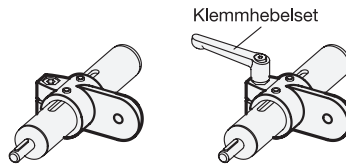

1

| d ₁ | b | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ | k | Länge l | m | s | Klemmhebelsets für d ₃ | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|---------|-----|----|-----------------------------------|---------------|
| B 30 Bohrung B ohne Gleiteinsatz | G 30 Bohrung G mit Gleiteinsatz | 40 Laschenbreite | 8,5 | M 8 Klemmgewinde | M 8 | M 4 Befestigungsschraube am Mitnehmer | 40 | 95 | 43 | 13 | GN 911-M 8-32 |
| B 40 | G 40 | 65 | 10,5 | M 10 | M 10 | M 5 | 65 | 148 | 70 | 17 | GN 911-M10-55 |
| B 50 | G 50 | 65 | 10,5 | M 10 | M 10 | M 6 | 65 | 148 | 70 | 17 | GN 911-M10-55 |

Ausführung

- Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Führungsbohrung mechanisch bearbeitet
- Gleiteinsatz Kunststoff (PA / PTFE)
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552

4

Hinweis

Verfahrschlitten GN 274.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.

Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d₁ kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (nach erfolgter Verstellung).

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Lineareinheiten GN 291 → Seite 1700
- Lineareinheiten GN 292 → Seite 1702
- Lineareinheiten GN 293 → Seite 1703

Bestellbeispiel

| | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Form |
| 3 | Kennziffer |
| 4 | Oberfläche |

GN 274.1-B30-OZ-2-SW

