


Anwendungsbeispiel

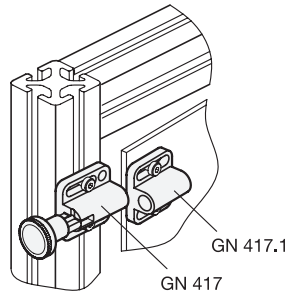

3.1

3.2

3.3

3.4

1

d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄ -0,2	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	
Nennmaß	Istmaß +0,1										
4	4,1	22	16,5	6	3,3	7	4	10	14	4	8,5
5	5,1	28	22	8	4,3	9,5	4,5	13,5	18	5	12
6	6,2	32	27,5	10	5,4	10,5	5	15,5	21	5,5	16,5
8	8,2	34	33	12	5,4	12,5	6	18,5	23	5,5	22
10	10,2	39	35	14,5	6,8	14,5	6	21,75	27	6	23

3.5

3.6

Ausführung

2

3

- Stahl-Feinguss **ST**
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Edelstahl-Feinguss **NI**
- nichtrostend, 1.4308
- blank, matt gestrahlt **GS**
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rastbolzen GN 417 verwendet. Die Höhe h₁ ist exakt aufeinander abgestimmt. Ansonsten benötigte Zusatzkonstruktionen werden durch die Raststücke überflüssig.

Die Montage erfolgt über Langlöcher, die eine Justage parallel zur Aufnahmebohrung ermöglichen. So können z. B. Spaltmaße an Türen eingestellt oder Toleranzfehler ausgeglichen werden. Unterlegscheiben begünstigen die Befestigung über die Langlöcher.

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme* → Seite 20
- *Rastbolzen GN 417 (mit und ohne Rastsperre)* → Seite 834 / 835
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965* → Seite 1814
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968* → Seite 1824

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

GN 417.1-5-ST-SW

1	d
2	Werkstoff
3	Farbe / Oberfläche

