

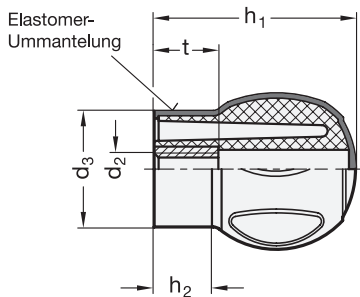
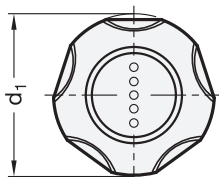


GN 675

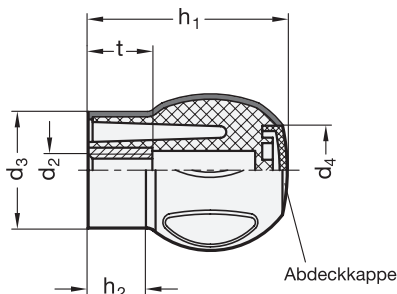

GN 675.1

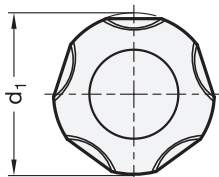

d ₁	d ₂			d ₃	d ₄	h ₁	h ₂ ≈	t	
43	M 6*	M 8	M 10	32,5	20	GN 675 55	GN 675.1 53,5	17,5	18
50	M 8	M 10	M 12	37	25	64	60	20	26

* nur für GN 675 lieferbar

Ausführung



- Grundkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- Softline-Ummantelung
 - Elastomer (TPE) 70 Shore A
 - mit dem Grundkörper chemisch verbunden
 - FDA-konformes Kunststoffgranulat
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarz, matt
- Gewindebuchse
Messing
- Farbe der Abdeckkappe (GN 675.1)
 - DTR
 - DOR
 - DGR
 - DGB
 - DBL
 - DRT
 - DGN

• *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• RoHS

Zubehör

- Schalt- und Steuersymbole GN 517.1
→ Seite 65

Hinweis

Das Design der Kugelgriffe GN 675 / GN 675.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die **weiche, rutschfeste** Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte“ Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.

Die transparente Abdeckkappe bei GN 675.1 ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen.

Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.

siehe auch...

• *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18

• *Produktfamilie Softline* → Seite 18

Bestellbeispiel (ohne Abdeckkappe)

GN 675-50-M10	1	d ₁
	2	d ₂

Bestellbeispiel (mit Abdeckkappe)

GN 675.1-50-M8-DGR	1	d ₁
	2	d ₂
	3	Farbe der Abdeckkappe