


ELESA original design ADT

Montagebeispiele

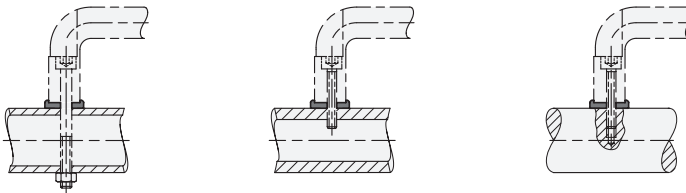

1

2

3

d ₁ Nennmaß	min. / max.		a	b	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	s	für Bügelgriffe
	min.	max.										
30	28,6	32	14	23	5	1,5	11	45	5,5	1,5	1,5	GN 725.1-86
30	28,6	32	16	25	6	1,5	13	51	6,5	1,5	1,5	GN 725.1-117

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 130 °C
 - schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Adapter GN 725.2 ermöglichen die Montage von Bügelgriffen GN 725.1 an Rohre / Stangen mit einem Durchmesser von 28,6 mm bis 32 mm.

siehe auch...

- *Bügelgriffe GN 725.1 (Kunststoff)* → Seite 107

Bestellbeispiel

GN 725.2-30-14-23

- 1 d₁
- 2 a
- 3 b