


3.1

3.2

. წ

5

3.6

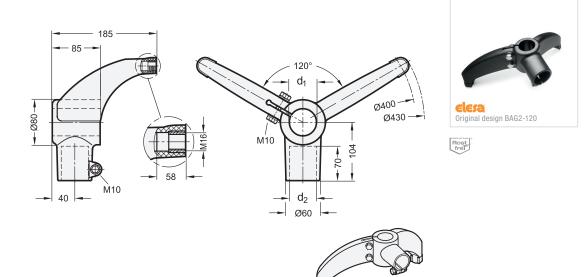

Ţ	2			
d ₁	d ₂		für Rohr-Außen-Ø	
Bohrung	Bohrung			handelsübliche Bezeichnung in Zoll
B 42,4	B 42,4	-	42,4	11/4"
B 48,3	B 42,4	B 48,3	48,3	11/2"
B 60,3	B 42,4	B 48,3	60,3	2"

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- schwarz, matt
- Sechskantschrauben DIN 931 Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 934 Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- T-Fuß-Klemmverbinder GN 85 (Kunststoff) → Seite 1814
- Gelenkfüße → Seite 1424 ff.
- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835

Bestellbeispiel		d ₁
GN 84-B60,3-B42,4	2	d_2

6