



30x60 / 40x80

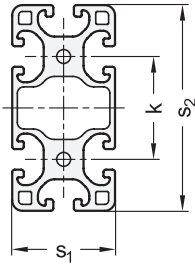

60x60 / 80x80

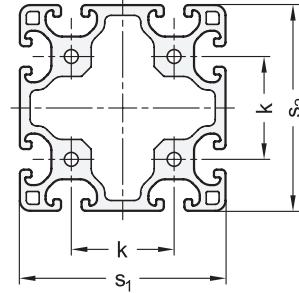

4 Profiltyp
L leicht

1 s ₁	2 s ₂	3 n	6 Länge l +1,5mm in Meter		7 Gebinde Stück	d	k	s ₃	t	Rastermaß
30	30	6	2	3	4	5	-	3	9,75	30
30	60	6	2	3	2	5	30	3	9,75	30
40	40	8	2	3	4	6,8	-	4,5	12,25	40
40	80	8	2	3	2	6,8	40	4,5	12,25	40
60	60	6	2	3	1	5	30	3	9,75	30
80	80	8	2	3	1	6,8	40	4,5	12,25	40

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- RoHS



Zubehör

- Nutensteine GN 50i → Seite QVX
- Abdeckkappen GN 60i → Seite QVX
- Abdeck- und Einfassprofile GN 70i → Seite QVX
- Abdeckprofile GN 71i → Seite QVX
- Transport- und Fußplatten GN 80i → Seite QVX

Hinweis

Aluprofile GN 10i werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Bestellbeispiel

1	s ₁
2	s ₂
3	n
4	Profiltyp
5	Oberfläche
6	Länge l
7	Gebinde

1 2 3 4 5 6 7
GN 10i-4040 8 L-N-2-4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

