
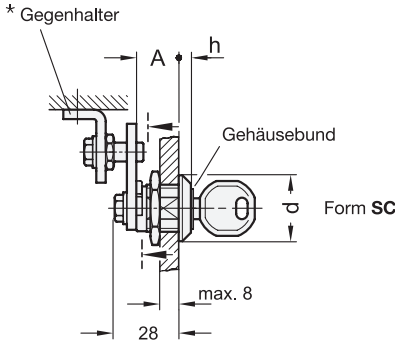


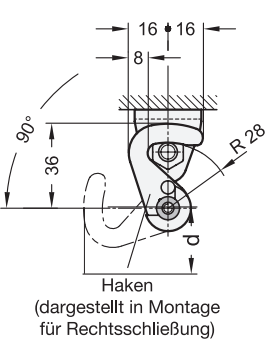

- 1

Form
- SC mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
- SCKN mit Knebel (Schließung einheitlich)
- SCTN mit T-Griff (Schließung einheitlich)


- 3

Ausführung Haken
- H1 Schwenkradius R=28


- 5

Kennziffer
- 1 ohne Gegenhalter
- 2 mit Gegenhalter

Form SCTN

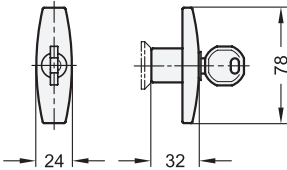

Form SCKN

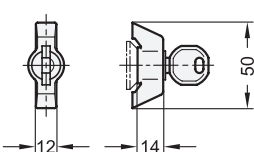

2

| Hakenabstand A | d       |                  | h |
|----------------|---------|------------------|---|
|                | Form SC | Form SCKN / SCTN |   |
| 18             | 28      | 32               | 6 |

\* Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1235

Ausführung

Verschlussgehäuse

- Edelstahl
- N
- 1.4305 bei Form SC
- 1.4401 bei Form SCKN / SCTN

Bedienelement bei Form SCKN / SCTN

Edelstahl 1.4401

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

Schlüssel

Neusilber mit Kunststoff-Griffstück

Schutzart IP 65

RoHS

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Haken geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

| Hinweise                                                              | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| GN 115.8 Hakenverriegelungen (Zink-Druckguss, abschließbar)           | 1237  |
| GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betätigung mit Edelstahl-Bedienelement) | 1238  |

| Technische Informationen           |      |
|------------------------------------|------|
| Konstruktions- und Montagehinweise | 1235 |
| Bauarten Verriegelungen            | 1180 |
| Erläuterungen zu Schutzart IP      | 2396 |
| Edelstahl-Eigenschaften            | 2422 |

| Bestellbeispiel         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1                       | Form             |
| 2                       | Hakenabstand A   |
| 3                       | Ausführung Haken |
| 4                       | Werkstoff        |
| 5                       | Kennziffer       |
| GN 115.8-SCTN-18-H1-N-1 |                  |