


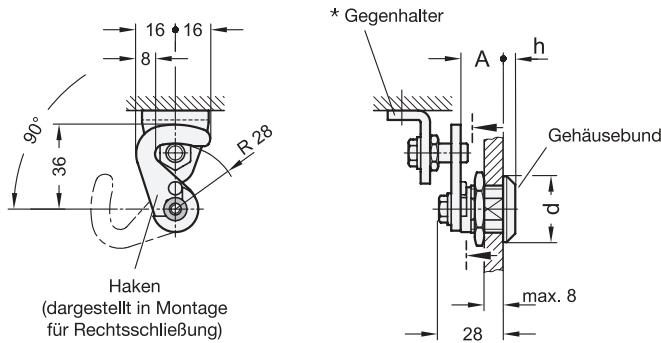

- 1

Form
- SG

mit Sterngriff
- KGN

mit Knebel
- HGN

mit Hebel
- SKN

mit Knebel
- STN

mit T-Griff
- 3


Ausführung Haken
- H1

Schwenkradius R=28
- 5

Kennziffer
- 1

ohne Gegenhalter
- 2

mit Gegenhalter

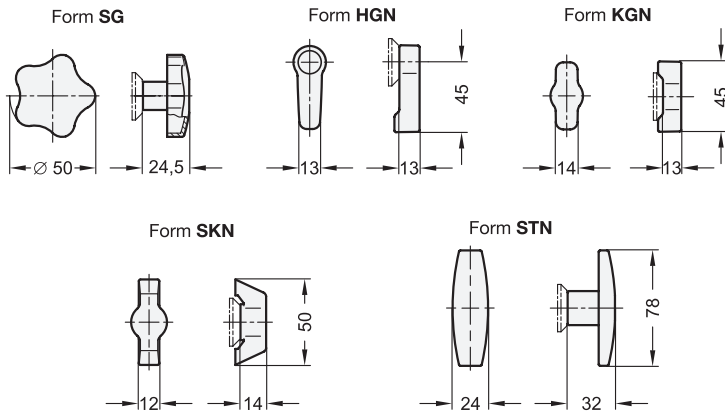

Hakenabstand A	d		h	
	Form SG / KGN / HGN	Form SKN / STN	Form SG / KGN / HGN	Form SKN / STN
18	28	32	4	6

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1235

Ausführung

4

Verschlussgehäuse

Edelstahl

N

• 1.4305 bei Form SG / KGN / HGN

• 1.4401 bei Form SKN / STN

Bedienelement

• Edelstahl 1.4301 bei Form SG

• Blech gezogen und Nabe verschweißt

• Edelstahl 1.4308 bei Form KGN / HGN

• Edelstahl 1.4401 bei Form SKN / STN

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

RoHS

Auf Anfrage

• Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A

• Haken mit anderem Schwenkradius R

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Hinweise

Seite

GN 115.8 Hakenverriegelungen (Zink-Druckguss, Betätigung mit Bedienelement)

1234

Technische Informationen

Konstruktions- und Montagehinweise

1235

Bauartenübersicht Verriegelungen

1180

Edelstahl-Eigenschaften

2422

Bestellbeispiel

1

2

3

4

5

GN 115.8-HGN-18-H1-N-1

1

Form

2

Hakenabstand A

3

Ausführung Haken

4

Werkstoff

5

Kennziffer

1238

3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen