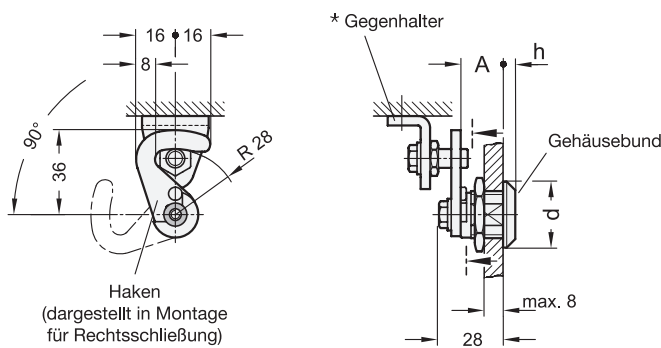


- 1

Form
- RG

mit Rändelgriff GN 7336
- KG

mit Knebel
- HG

mit Hebel
- 3

Ausführung Haken
- H1

Schwenkradius R=28
- 5

Kennziffer
- 1

ohne Gegenhalter
- 2

mit Gegenhalter

Hakenabstand A	d	h
18	28	4

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1235

Ausführung	4
Verschlussgehäuse	N
Edelstahl 1.4305	
Bedienelement	
Kunststoff, Polyamid (PA)	
schwarz, matt	
Sonstige Teile	
Edelstahl 1.4301	
Abdeckkappe	
Kunststoff	
hellgrau, matt	
Schutzart IP 65	
RoHS	
Auf Anfrage	
• Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A	
• Haken mit anderem Schwenkradius R	

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Hinweise	Seite
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betätigung mit Edelstahl-Bedienelement)	1238
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel)	1236
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Edelstahl, abschließbar)	1241

Technische Informationen	
Konstruktions- und Montagehinweise	1235
Bauarten Verriegelungen	1180
Erläuterungen zu Schutzart IP	2396
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel	1 Form
	2 Hakenabstand A
	3 Ausführung Haken
	4 Werkstoff
	5 Kennziffer
GN 115.8-RG-18-H1-N-2	