


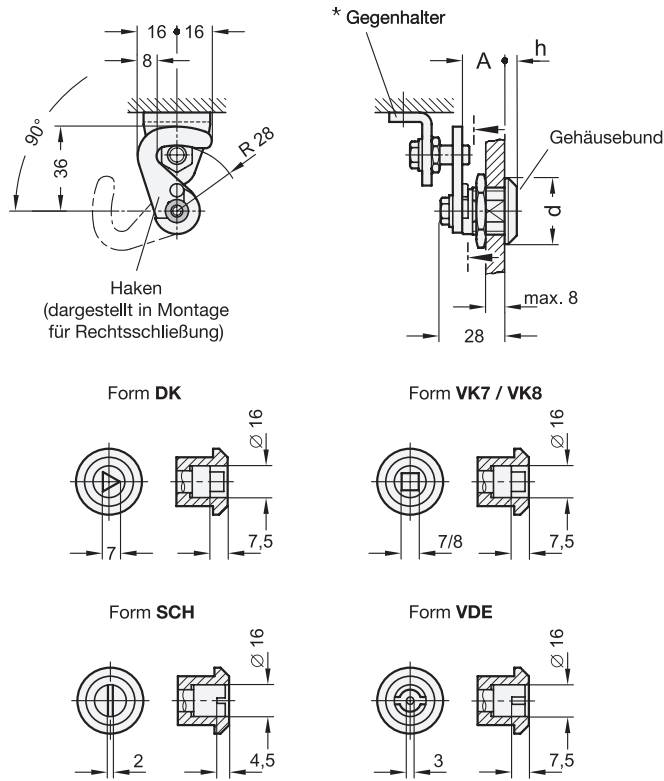

ROST
FREI
*

- 1
Form
- DK mit Dreikant
VK7 mit Vierkant
VK8 mit Vierkant
SCH mit Schlitz
VDE mit Doppelbart
- 3
Ausführung Haken
- H1 Schwenkradius R=28
- 5
Kennziffer
- 1 ohne Gegenhalter
2 mit Gegenhalter

2

Hakenabstand A	d	h
18	28	4

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1235

Ausführung	4
Verschlussgehäuse	
Edelstahl 1.4305	N
Sonstige Teile	
Edelstahl 1.4301	
Schutzart IP 65	
RoHS	
Auf Anfrage	
• Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A	
• Haken mit anderem Schwenkradius R	
Zubehör	Seite
GN 119.2 Steckschlüssel	1258
GN 120 Schutzkappen	ganternorm.com
GN 120.1 Öffnungsgriffe	ganternorm.com

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.	
Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.	
Hinweise	Seite
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betätigung mit Edelstahl-Bedienelement)	1238
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Zink-Duckguss, Betätigung mit Bedienelement)	1234

Technische Informationen	
Konstruktions- und Montagehinweise	1235
Bauarten Verriegelungen	1180
Erläuterungen zu Schutzart IP	2396
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel	1 Form
	2 Hakenabstand A
	3 Ausführung Haken
	4 Werkstoff
	5 Kennziffer
GN 115.8-VK8-18-H1-N-1	