



**Montage**

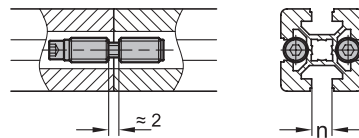

**Verwendung**

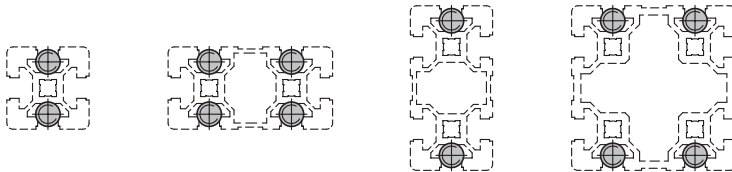

**2 Profiltyp**

- L leicht
- S schwer

**3 Kennzeichen**

- S stirnseitige Verbindung



n		Gebinde Stück	d <sub>1</sub> Gewinde selbstformend		d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	sw <sub>1</sub>	sw <sub>2</sub>
Profiltyp L	Profiltyp S		Profiltyp L	Profiltyp S					
-	8	4	-	S 11	M 6	32	26	5	T40
10	10	4	S 13	S 12	M 8	36	26	6	T50

**Ausführung**

- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- RoHS



**SZ**

**Hinweis**

Automatikverbinder GN 23b befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchsen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10b (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10b (Profiltyp schwer) → Seite QVX

**Bestellbeispiel**

**GN 23b-8 S-S-SZ-4**

1	n
2	Profiltyp
3	Kennzeichen
4	Werkstoff / Oberfläche
5	Gebinde



## Montagehinweise

