 


Form OZ

Form AV




elesa
Original design TCC-PB / TCC-PBF



3 Form

OZ ohne Zentrieransatz (glatt)
AV mit Außenverzahnung

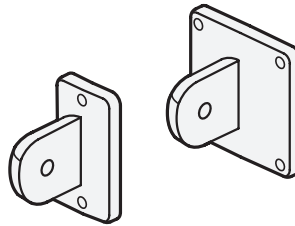

b Laschen- breite	x ₁	d ₁	d ₂	Länge l	m ₁	m ₂	t ₁	t ₂	s	x ₂	y ₁	y ₂
40	40	8,5	6,5	54	33	20	-	8	13,5	-	75	60
40	75	8,5	6,5	54	33	37,5	30	8	13,5	60	75	60

Ausführung



- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- **SW**
- schwarz, RAL 9005, matt
- **GR**
- grau, RAL 7040, matt

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite XYZ

• RoHS

Hinweis

Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 ist wahlweise glatt oder mit Außenverzahnung ausgestattet.

Der Flansch dient mit seinen zwei bzw. vier Bohrungen zur Befestigung des Klemmverbinders.

Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 276.9 und GN 278.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert werden.

siehe auch...

- *Gelenk-Klemmverbinder GN 282.9* → Seite XYZ

Bestellbeispiel

1	b
2	x ₁
3	Form
4	Farbe

GN 272.9- 40-75-OZ-SW

