

**4 Form**

C mit Befestigungsset und Abdeckkappe

1 s		2 Länge l		3 n	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß					
30	30	30	30	6	M 6	2,5	2	-
30	30	60	60	6	M 6	3,5	2	-
40	40	40	40	8	M 8	5	2	-
40	40	80	80	8	M 8	5	2	-
80	74	80	76	8	M 8	8	7	40

**Ausführung**

- Winkel  
Zink-Druckguss  
lackiert, weißaluminium **ZW**
- Schrauben und Nutensteine  
Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**
- Abdeckkappe  
Kunststoff (Polyamid PA)  
schwarz **S**
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

**Hinweis**

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

siehe auch...


- Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer) → Seite QVX
- Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten) → Seite QVX

Bestellbeispiel	1 s
	2 Länge l
	3 n
	4 Form
	5 Oberfläche (Winkel)
<b>GN 30i-80808-C-ZWSZS</b>	6 Werkstoff (Befestigungsset)
	7 Farbe (Abdeckkappe)


3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9

## Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele

### Montage Abdeckkappe

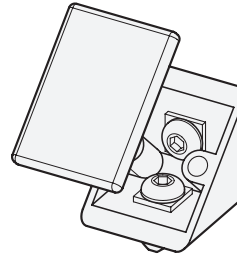

### Verwendung

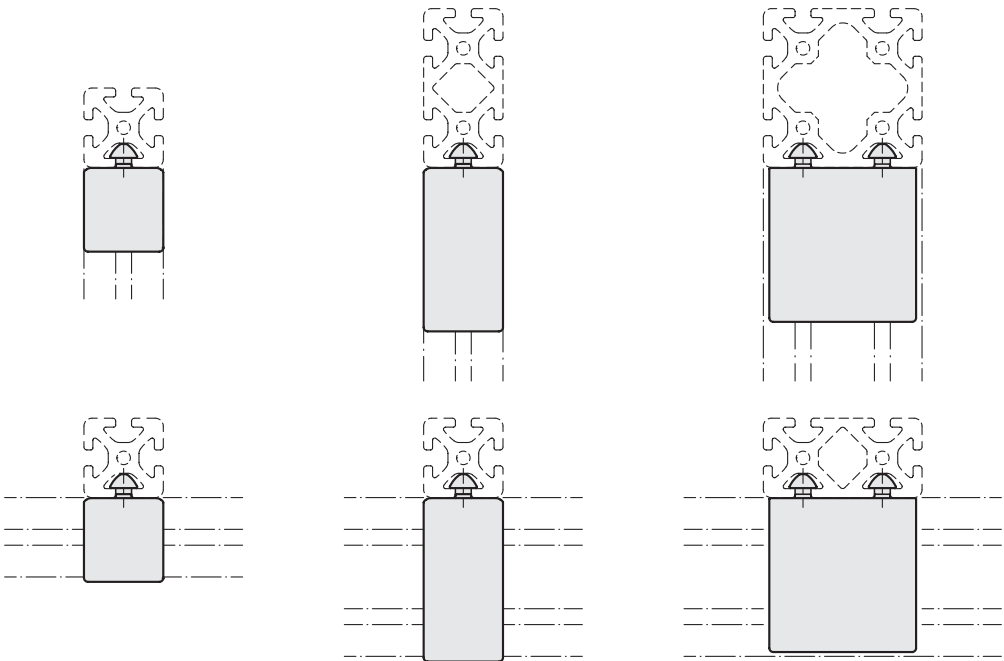

### Anwendungsbeispiele

