
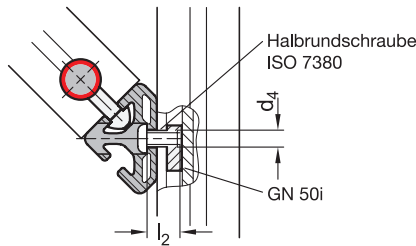


**4** Profiltyp  
S schwer

**5** Kennziffer  
2 Einfach- und Doppelmontage

**6** Form  
A ohne Befestigungsset

Montage / Profilbearbeitung

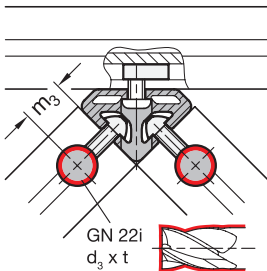

**1** **2** **3**

s	l <sub>1</sub>	n	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>3</sub> +0,5	t +0,5
30	30	6	6,5	11	16	M 6	27,4	7,2	16	-	15	12,7
40	40	8	9	15	20	M 8	34,9	4,5	16	-	20	16
60	30	6	6,5	11	16	M 6	27,4	7,2	16	30	15	12,7
80	40	8	9	15	20	M 8	34,9	4,5	16	40	20	16

**Ausführung**

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- RoHS

**7**

**N**

**Zubehör**

- Universalverbinder GN 22i → Seite QVX
- Nutensteine GN 50i → Seite QVX

**Hinweis**

Winkelverbinder GN 32i befestigen Einfach- bzw. Doppelverstreben im Winkel von 45° an Aluprofilen.

Die Streben werden mit Universalverbindern GN 22i befestigt. Dabei ist eine Bearbeitung des Profils nötig.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer) → Seite QVX
- Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten) → Seite QVX

Bestellbeispiel

<b>1</b>	s
<b>2</b>	l <sub>1</sub>
<b>3</b>	n
<b>4</b>	Profiltyp
<b>5</b>	Kennziffer
<b>6</b>	Form
<b>7</b>	Oberfläche

**GN 32i-30306S-2-A-N**



## Montagehinweise / Profilbearbeitung

