



ROST
FREI
*

Montagebeispiele

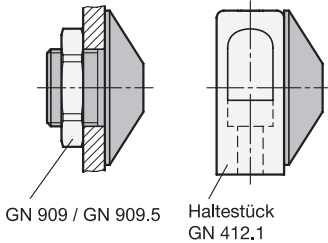

Anwendungsbeispiel

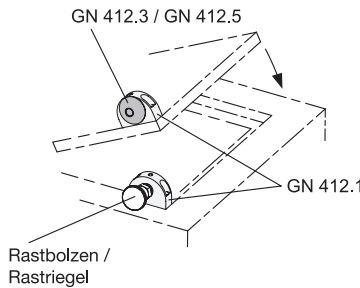

d₁	d₂ +0,1 Bohrung	d₃	d₄ -0,05	l₁	l₂	l₃	sw	t
M 12 x 1,5	B 4,2	24	12	10	16	5	3	11
M 12 x 1,5	B 5,2	24	12	10	16	5	4	11
M 12 x 1,5	B 6,2	24	12	10	16	5	4	11
M 16 x 1,5	B 8,2	32	16	12	20	7	6	13
M 16 x 1,5	B 10,2	32	16	12	20	7	6	13
M 16 x 1,5	B 12,2	32	16	12	20	7	6	13

Ausführung

GN 412.3

Stahl

- gehärtet
- brüniert

GN 412.5

Edelstahl 1.4057

gehärtet

RoHS

Technische Informationen	Seite
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör

GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss)	914
GN 612.1 Haltestücke (Stahl / Edelstahl)	915
GN 909 Niedrige Sechskantmuttern (Stahl)	911
GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern (Edelstahl)	911

Positionierbuchsen GN 412.3 / GN 412.5 mit Anlaufkegel werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt.

Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

Hinweise

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl, mit Bund)	912
GN 412.4 Positionierbuchsen (Edelstahl, mit Bund)	912

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 412.3-M12x1,5-B4,2	1	d ₁
	2	d ₂

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 412.5-M16x1,5-B8,2	1	d ₁
	2	d ₂