


Montagehinweis

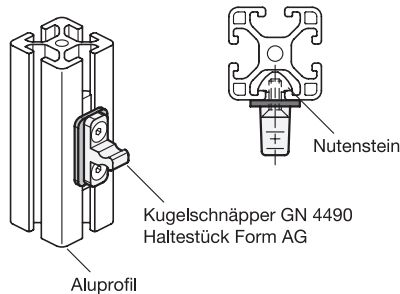

**3 Form**  
F flach

2

$l_0$ Länge Kugelschnäpper	d	$l_1$	$l_2$	m	s	für Aluprofile mit Rastermaß
50	4,5	30	16	17	2	20 / 30 / 40 / 45
68	4,5	32,5	17	20	2	20 / 30 / 40 / 45
80	5,5	40	20	25	2	20 / 30 / 40 / 45

**Ausführung**

Edelstahl 1.4401  
matt gestrahlt

RoHS

1

A4

4

GS

Montagebleche GN 4490.2 vergrößern die Auflagefläche der Haltestücke von Kugelschnäppern GN 4490. Somit können die Haltestücke, unabhängig von der Nutbreite, sicher auf Aluprofilen befestigt werden.

Hinweise

GN 4490 Kugelschnäpper

GN 4490.1 Montagebleche (für Kugelgehäuse)

Seite

QVX

QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Zubehör

GN 50b Nutensteine

GN 50i Nutensteine

GN 51b Hammerkopfmuttern

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

**GN 4490.2-A4-50-F-GS**

1 Werkstoff

2  $l_0$

3 Form

4 Oberfläche

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9  
3.10

