


Anwendungsbeispiel

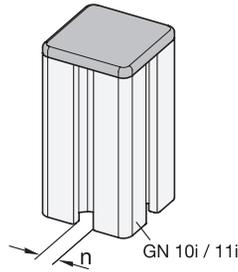

**4 Form**  
P zum Aufschlagen

<b>1</b> s <sub>1</sub>	<b>2</b> s <sub>2</sub>	<b>3</b> n	<b>h</b> ≈	Rastermaß
30	30	6	3	30
30	60	6	3	30
40	16	8	4	40
40	40	8	4	40
40	80	8	4	40
60	60	6	3	30
80	80	8	4	40

**Ausführung**

- Kunststoff (Polyamid PA) schwarz **KS**
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite QVX
- RoHS

**Hinweis**

Abdeckkappen GN 60i schließen Aluprofile stirnseitig optisch ansprechend ab, schützen vor Verletzungen durch scharfe Schnittkanten und gegen das Eindringen von Staub und Schmutz.

Sie lassen sich ohne eine Bearbeitung des Profils aufstecken.

siehe auch...

- *Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht)* → Seite QVX
- *Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer)* → Seite QVX
- *Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten)* → Seite QVX

Bestellbeispiel

**GN 60i-40808-P-KS**

<b>1</b>	s <sub>1</sub>
<b>2</b>	s <sub>2</sub>
<b>3</b>	n
<b>4</b>	Form
<b>5</b>	Farbe

