


Anwendungsbeispiel

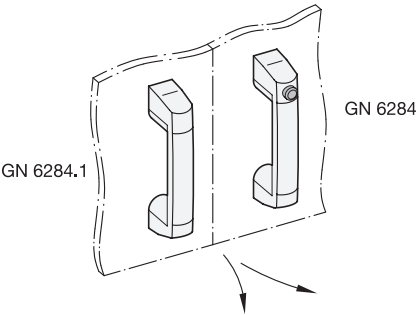

<div>2</div> <div>l₁ ±1</div>	<div>3</div> <div>d</div>	b	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	t
180	M 6	35	65	24	212,5	113	20	12

Ausführung

- 1

4
- Kunststoff

PA

 - Polyamid
 - glasfaserverstärkt
 - selbstverlöschend, UL-94 V0
 - temperaturbeständig bis 120 °C
 - schwarz, matt

SW
 - Gewindebuchsen

Messing
 - Kunststoff-Eigenschaften → Seite XYZ
 - RoHS

Hinweis

Bügelgriffe GN 6284.1 sind als Komplementärgriff auf Bügelgriffe GN 6284 mit elektrischer Schaltfunktion abgestimmt.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 6284 (mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet) → Seite QVX

Bestellbeispiel		1	Werkstoff
	<div>1</div>	2	l ₁
GN6284.1-PA-180-M6-SW	<div>2</div>	3	d
	<div>3</div>	4	Farbe