



Form D

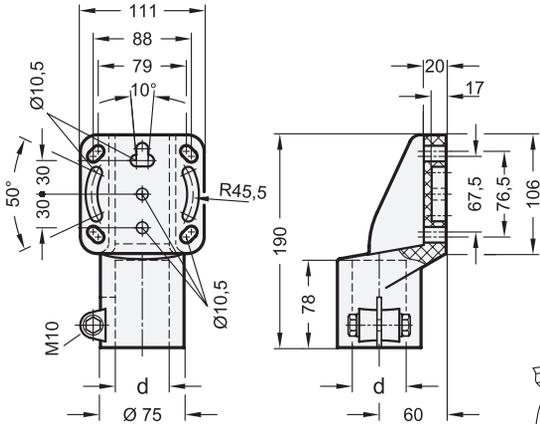

Form E

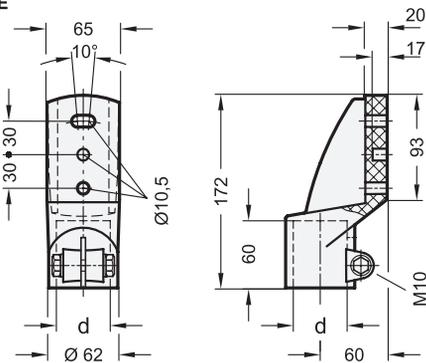

elesa


Original design TSLA / TSLB



2 Form

- D mit 4 Langlöchern
- E mit 2 Bohrungen

Anwendungsbeispiel

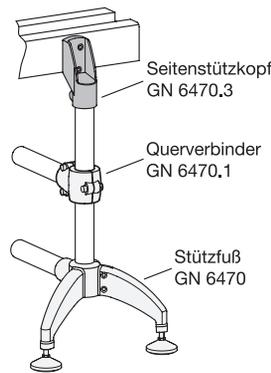

1

| d | | Bohrung | Form D | Form E | Nenngröße Rohr DIN EN 10220 / EN 10255 |
|--------|--------|---------|--------|--------|---|
| B 42,4 | - | - | - | - | 1 1/4" |
| B 48,3 | B 48,3 | - | - | - | 1 1/2" |
| B 60,3 | - | - | - | - | 2" |

Ausführung

Stützkopf

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schwarz, matt

Klemmset

- Edelstahl 1.4301
- Sechskantschrauben DIN 931
- Sechskantmuttern DIN 934
- Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Auf Anfrage

Form D mit Vierkant 45 x 45

Seitenstützköpfe GN 6470.3 werden in Kombination mit Siede- bzw. Gewinderohren für die Konstruktion von Transportsystemen oder Arbeitstischen verwendet. Sie verbinden den Aufbau, z. B. mit Transportbändern oder Bedieneinheiten, seitlich bzw. parallel zur Rohrachse.

Hinweise

| Hinweise | Seite |
|-------------------------|-------|
| GN 6470 Stützfüße | QVX |
| GN 6470.1 Querverbinder | QVX |
| GN 6470.2 Stützköpfe | QVX |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----|
| Kunststoff-Eigenschaften | QVX |
| Edelstahl-Eigenschaften | QVX |

Bestellbeispiel

GN 6470.3-B60,3-D

| | |
|---|------|
| 1 | d |
| 2 | Form |