
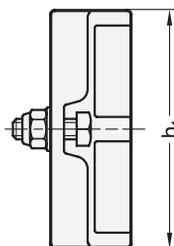
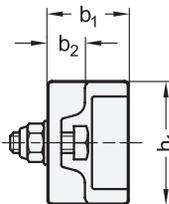


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Kennziffer 1

Kennziffer 2

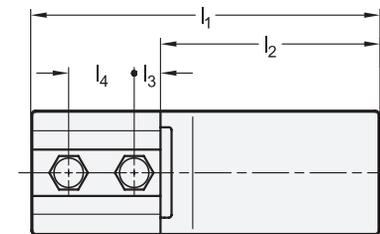


elesa
Original design PGL-1 / PGL-2




1 Kennziffer

- 1 einreihig
- 2 zweireihig

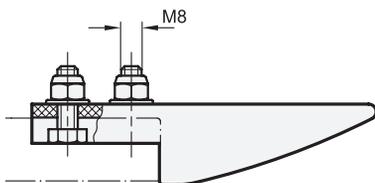

Anwendungsbeispiel

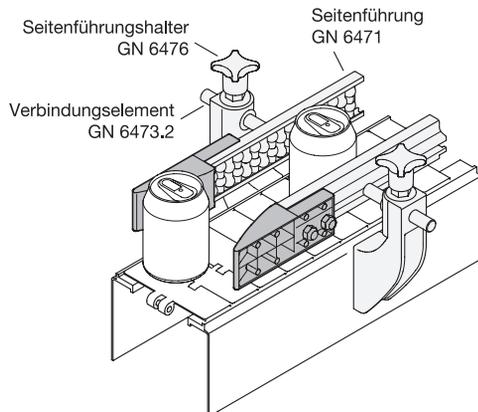

² l ₁	b ₁	b ₂	h ₁	l ₂	l ₃	l ₄
			Kennziffer 1	Kennziffer 2		
135	31,5	15,3	47,5	93	85	25

Ausführung

Rampe

Kunststoff, Polyethylen **PE**
 • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
 • grau ● GR

Sechskantschrauben / Muttern

Edelstahl 1.4301

RoHS

Einführ Rampen GN 6471.1 ergänzen Seitenführungen GN 6471 und stellen einen reibungslosen Materialfluss sicher. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nut der Seitenführung unter Verwendung der mitgelieferten Muttern.

Hinweise

	Seite
GN 6471 Seitenführungen	QVX
GN 6476 Seitenführungshalter	QVX
GN 6473.2 Verbindungselemente	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

¹	Kennziffer
²	l ₁
³	Werkstoff
⁴	Farbe

GN 6471.1-1-135-PE-GR