


elesa

Original design BDG-SST

ROST  
FREI  
\*\*

Anwendungsbeispiel

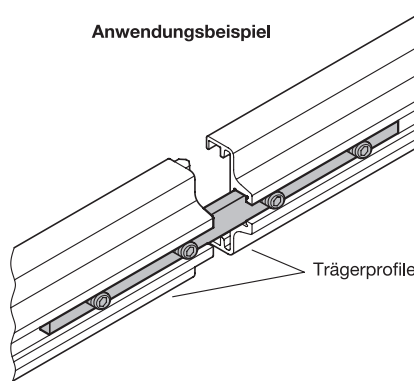

<sup>1</sup> b	<sup>2</sup> l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	t
12	180	22,5	45	5

Ausführung

Edelstahl 1.4301

RoHS

<sup>3</sup>

NI

Verbindungsleisten GN 6471.3 werden zum Verlängern bzw. Verbinden von Seitenführungen GN 6471 und GN 6472 verwendet. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nuten der zu verbindenden Seitenführungen unter Verwendung der mitgelieferten Gewindestifte.

Hinweise

GN 6471 Seitenführungen

GN 6472 Seitenführungen

Seite

2165

2170

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

2422

Bestellbeispiel

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>  
GN 6471.3-12-180-NI

1	b
2	l <sub>1</sub>
3	Werkstoff