


elesa
Original design PGC-2 / PGC-4



- 1 Kennziffer**
1 einreihig
2 zweiseihig

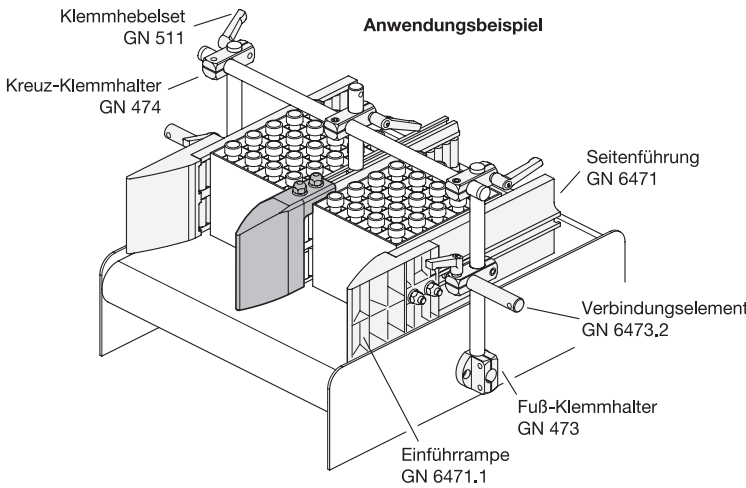

l ₁	b	h ₁		h ₂		h ₃	l ₂	l ₃	l ₄
		Kennziffer 1	Kennziffer 2	Kennziffer 1	Kennziffer 2				
135	32	62	107,7	48	93,7	20,5	85	25	14

Ausführung

Rampe

- Kunststoff, Polyethylen **PE**
 • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
 • grau ○ GR

Sechskantschrauben / Muttern

Edelstahl 1.4301

RoHS

Einführrampen GN 6472.1 ergänzen Seitenführungen GN 6472 und stellen einen reibungslosen Materialfluss sicher. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nut der Seitenführung unter Verwendung der mitgelieferten Muttern.

Hinweise

GN 6472 Seitenführungen

Seite

QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

1	Kennziffer
2	l ₁
3	Werkstoff
4	Farbe

GN 6472.1-1-135-PE-GR

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10