



elesa
Original design SPR-B / SPR.V-B



1 Kennziffer

- 1 mit Kreuzgriff
- 2 ohne Kreuzgriff

Anwendungsbeispiel

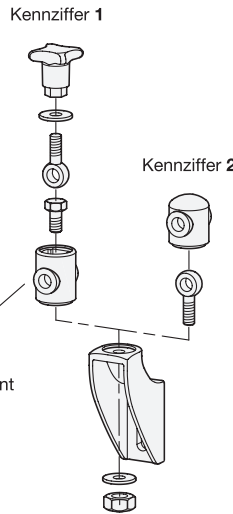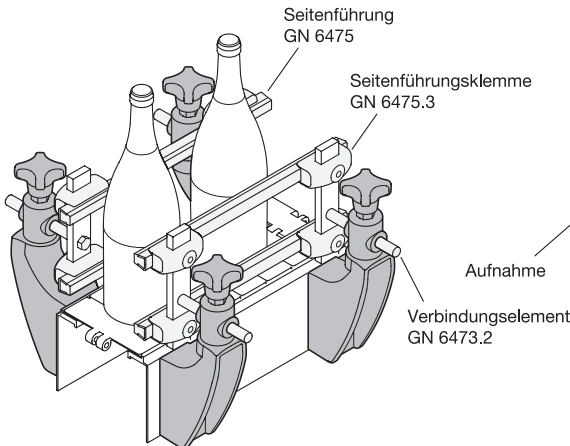

d ₁			h ₁		b	d ₂	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	t
D 12	D 14	D 16	Kennziffer 1	Kennziffer 2											
			238	193	41	11	11	100	70	85	64	43	69	90	8

Ausführung

Halter / Aufnahme

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schwarz, matt

Kreuzgriff bei Kennziffer 1

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
- Gewindebuchse, Messing
- Sechskantschraube, Edelstahl 1.4301

Augenschraube / Sechskantmutter / Unterlegscheibe

Edelstahl 1.4301

RoHS

Technische Informationen

Technische Informationen	Seite
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Seitenführungshalter GN 6476.3 befestigen Seitenführungen oder Seitensegmentführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Verbindungselementen GN 6473.2, Halteprofilen GN 6473.1 bzw. Seitenführungsklemmen GN 6475.3, GN 6475.4 oder GN 6475.5 erforderlich.

Durch die schwenkbare Aufnahme können auch Seitenführungen montiert werden, die nicht rechtwinklig zur Anschraubfläche der Halter verlaufen. Die Klemmung erfolgt werkzeuglos.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 6471 Seitenführungen (Zylinder- und Kugelrollen einseitig)	QVX
GN 6472 Seitenführungen (Zylinder- und Kugelrollen zweiseitig)	QVX
GN 6473 Seitensegmentführungen (Zylinder- und Kugelrollen einseitig für Kurven)	QVX

Bestellbeispiel

1	Kennziffer
2	d ₁
3	h ₁

GN 6476.3-1-D16-238